


**SHNRS** 盗難防止ナット 特許取得済 意匠登録済


SUS ステンレス いたずら防止

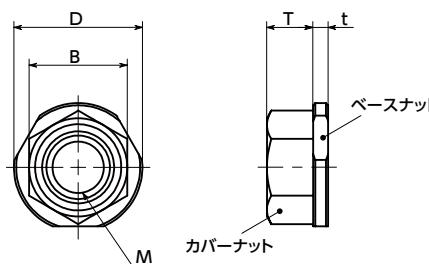

## ● 材質・仕上げ

本体	<b>SHNRS</b>
	SUS304


## ● 市販の工具で取りつけ可能な盗難防止ナット。工具の持ちかえが不要なため、取りつけ作業工数を削減できます。

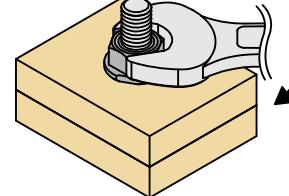

## ⚠ 使用上の注意

盗難防止性が著しく損なわれる可能性がございますので、以下の点に注意してご使用ください。

- 平座金やばね座金と併用しないでください。
  - ボルトやナットにグリスや油等の潤滑剤を塗らないでください。
  - 座面が相手部材に十分接する箇所をご使用ください。
- また、取りはずしの際は、取りはずし専用工具 **SKW** がベスナットに完全にはまつたことをご確認ください。

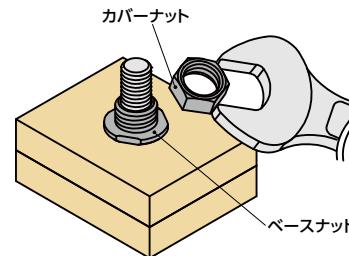● 取りはずしには専用工具 **SKW** が必要です。市販の工具では、カバーナットしかはずせません。ベースナットはスパナ、プライヤなどで取りはずすことが困難な形状です。

## ● ベースナットの形状を変えた、お客様オリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。

## ● 用途

屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策

単位:mm

品番	M ねじの呼び	ピッチ		B	D	T	t	取りはずし専用工具	質量(g)
		1	2						
<b>SHNRS-M6</b>	M6	1	並目	10	13.5	5	1.8	SKW-6	3.8
<b>SHNRS-M8</b>	M8	1.25	並目	13	17	6.1	2	SKW-8	7
<b>SHNRS-M10</b>	M10	1.5	並目	17	21.6	8.4	2.2	SKW-10	15.3
<b>SHNRS-M10-P1.25</b>	M10	1.25	細目	17	21.6	8.4	2.2	SKW-10	15.3
<b>SHNRS-M12</b>	M12	1.75	並目	19	24	9	2.5	SKW-12	20
<b>SHNRS-M16</b>	M16	2	並目	24	30	13	3.3	SKW-16	43

## ⚠ 免責事項

本商品は通常の六角ナットと比較して盗難防止性を向上させる商品であり、盗難を完全に防止することを確約するものではありません。


したがって、本商品によって生じる損害、費用についていかなる責任も負うことはできませんので予めご了承ください。

## ● 使用例

SUS304製で鋳びにくく、トラックのバッテリーやエアコンの室外機など屋外の構造物の盗難防止に適しています。




トラックのバッテリーの盗難防止

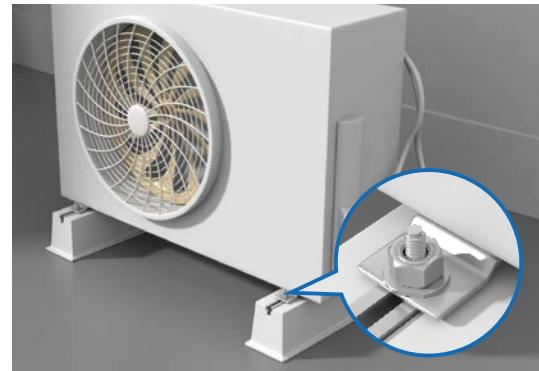

エアコンの室外機の盗難防止

● **SKW** 取りはずし専用工具

品番	D	L	B 二面幅の呼び	Lb 差込角	質量(g)
<b>SKW-6</b>	19	32	17	9.5	42
<b>SKW-8</b>	22	32	19	9.5	53
<b>SKW-10</b>	27	39	24	12.7	93
<b>SKW-12</b>	29.5	41	24	12.7	106
<b>SKW-16</b>	37	52	32	19	215

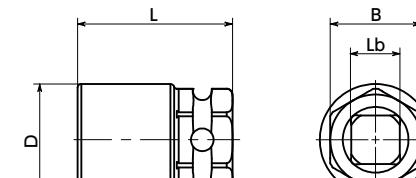

- 市販のインパクトレンチやスパナ、ソケットレンチやラチェットハンドルなどと組み合わせてご使用ください。
- インパクトレンチ用のOリング、ピンを付属しています。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SHNRS-M8**

1

バラ売り → P.XXXX	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.XXXX	ねじカット → P.XXXX	ゆるみ止め → P.XXXX	脱落防止加工 → P.XXXX
1個から注文できるため対象外 対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可