


SRFXS-SET ヘキサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット

SUS ステンレス  いたずら防止

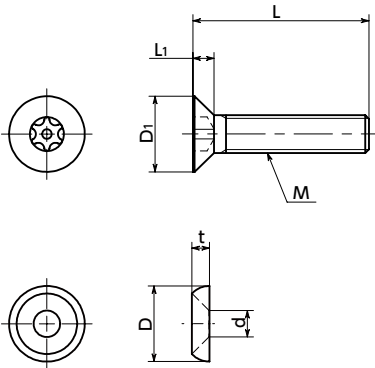

● 材質・仕上げ

	SRFXS-SET
ヘキサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)	SUS304相当
ロゼットワッシャ	SUS303



- ヘキサロビュラ穴*1付き皿ボルト **SRFXS** (⇒ P.xxxx) とロゼットワッシャ **SWAS-RW** (⇒ P.xxxx) のセット。
- 皿モミ加工なしで **SRFXS** を使用できます。
- **SRFXS** は通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、**SWAS-RW** とセットで使用するにより、直接 **SRFXS** を工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチ **SRX** もしくは、専用ビット **SRXB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。

*1：ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015：2008(ISO 10664：2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

● 用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティ対策/安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止


単位 : mm																						
品番 	M(並目)		L 								D ₁	L ₁	D	d	t	適用 レンチタイプ	適用ビットタイプ		ヘキサロビュラ 穴の番号 No.	質量 (g)	1袋 入り数	
	ねじの呼び	ピッチ															ビット	ドライバ				
SRFXS-M3-SET	M3	0.5	6	8	10	12				6	1.75	10	3.5	2	SRX-10	SRXB-10	SRD-6.35	10	1.3 - 1.5	10		
SRFXS-M4-SET	M4	0.7	8	10	12	16	20			8	2.3	12	4.5	2.5	SRX-20	SRXB-20	SRD-6.35	20	2.2 - 3.1	10		
SRFXS-M5-SET	M5	0.8			10	12	16	20	25	10	2.8	14	5.5	3	SRX-25	SRXB-25	SRD-6.35	25	4 - 5.9	10		
SRFXS-M6-SET	M6	1			10	12	16	20	25	30	12	3.4	16	6.5	3.5	SRX-30	SRXB-30	SRD-6.35	30	6.4 - 10	10	

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● **SRX** 専用レンチ


単位：mm

品番	L1	L2	質量(g)
SRX-10	60	20	3.7
SRX-20	67	23	8.2
SRX-25	70	25	11
SRX-30	81	28	20

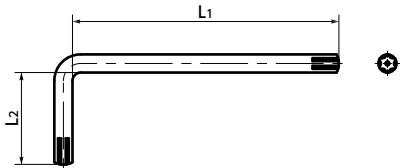

● **SRXB** 適用ビット


品番	質量(g)
SRXB-10	4.36
SRXB-20	4.57
SRXB-25	4.79
SRXB-30	5.50

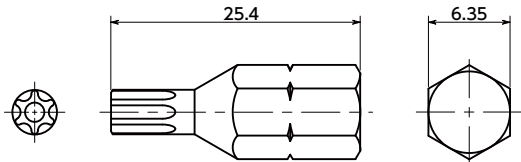

● **SRD** 専用マグネットドライバ

単位：mm

品番	L	B	質量(g)
SRD-6.35	210	6.35	98

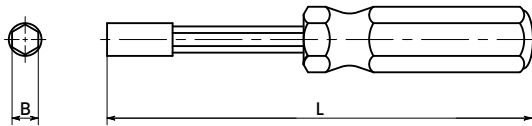

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SRFXS-M5-16-SET

 バラ売り⇒ P.xxxx	 クリーン洗浄・クリーン梱包⇒ P.xxxx	 ねじカット⇒ P.xxxx	 ゆるみ止め⇒ P.xxxx	 脱落防止加工⇒ P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可