


**SCSS** クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) 意匠登録済

◆ 真空 ◆ クリーン SUS ステンレス

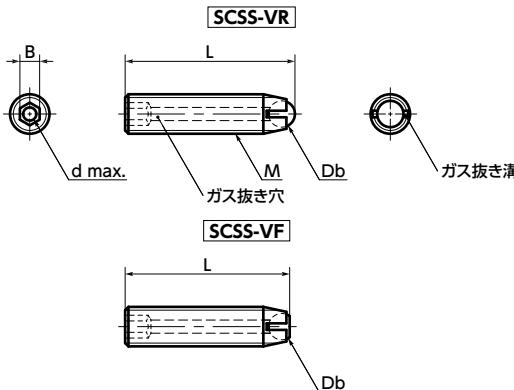

● 用途

ワークの固定・位置決め/真空装置/FPD製造装置/半導体製造装置

● 材質・仕上げ

RoHS


	SCSS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
ボール	SUS440C (硬度55 - 60HRC) 薄膜フッ素コーティング

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SCSS-M6-25-VR

同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

- FPD製造装置・半導体製造装置など、真空装置・真空容器内のワークの固定に。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。→ P. xxxx
- 薄膜フッ素コーティングにより、クリーン洗浄後でもボールの潤滑性を高めています。
- ガス抜き穴とガス抜き溝が、装置内に溜まったガスを排出しやすくなります。
- SCSS-VR**は完全ボールによる点接触でワークを確実に固定。
- SCSS-VF**は平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。ボールは90°までフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。

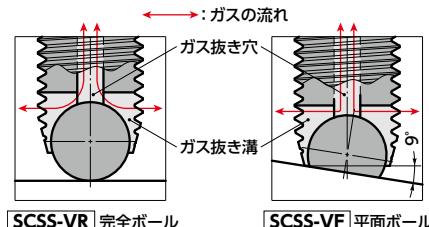

SCSS-VR 完全ボール		SCSS-VF 平面ボール		共通寸法						
品番	L	品番	L	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	Db	B	d	質量(g)	
SCSS-M5-8-VR	8.6	SCSS-M5-8-VF	8	M5	0.8	3	2.5	1.5	0.8	
SCSS-M5-12-VR	12.6	SCSS-M5-12-VF	12	M5	0.8	3	2.5	1.5	1.3	
SCSS-M5-20-VR	20.6	SCSS-M5-20-VF	20	M5	0.8	3	2.5	1.5	2.3	
SCSS-M6-10-VR	10.8	SCSS-M6-10-VF	10	M6	1	4	3	2	1.5	
SCSS-M6-16-VR	16.8	SCSS-M6-16-VF	16	M6	1	4	3	2	2.5	
SCSS-M6-20-VR	20.8	SCSS-M6-20-VF	20	M6	1	4	3	2	3.4	
SCSS-M6-25-VR	25.8	SCSS-M6-25-VF	25	M6	1	4	3	2	4	
SCSS-M8-10-VR	11.2	SCSS-M8-10-VF	10	M8	1.25	5.5	4	2	2.5	
SCSS-M8-12-VR	13.2	SCSS-M8-12-VF	12	M8	1.25	5.5	4	2	3.2	
SCSS-M8-20-VR	21.2	SCSS-M8-20-VF	20	M8	1.25	5.5	4	2	5.7	
SCSS-M8-25-VR	26.2	SCSS-M8-25-VF	25	M8	1.25	5.5	4	2	7.7	
SCSS-M8-30-VR	31.2	SCSS-M8-30-VF	30	M8	1.25	5.5	4	2	9	
SCSS-M10-16-VR	17.7	SCSS-M10-16-VF	16	M10	1.5	7	5	3	5	
SCSS-M10-20-VR	21.7	SCSS-M10-20-VF	20	M10	1.5	7	5	3	7	
SCSS-M10-25-VR	26.7	SCSS-M10-25-VF	25	M10	1.5	7	5	3	9.5	
SCSS-M10-35-VR	36.7	SCSS-M10-35-VF	35	M10	1.5	7	5	3	11	

単位:mm

1 パラ売り → P. xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	脱落防止加工 → P. xxxx
1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応不可	対応不可	対応不可