




# SLHS-UCL 六角穴付き低頭ボルト(SUSXM7 / クリーン洗浄・クリーン梱包済み)

スペース クリーン SUS ステンレス

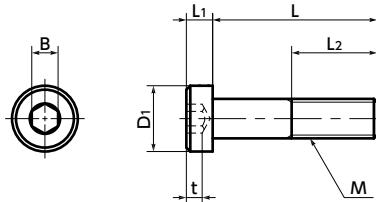

## ● 材質・仕上げ



### SLHS-UCL

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 本体   | SUSXM7 (SUS304相当)<br>USC洗浄 |
| 強度区分 | A2-50                      |

- SUSXM7製の六角穴付き低頭ボルトです。

- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。
- FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
- DIN 7984に準拠。

## ● 用途

機器・装置の省スペース化

FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械

単位:mm

| 品番①           | M(並目) |      | L② |   |   |    |    |    |    |    |    | D1  | L1  | B   | t   | L2*1     | 質量(g)       | 1袋<br>入り数 |
|---------------|-------|------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------|-------------|-----------|
|               | ねじの呼び | ピッチ  |    | 5 | 6 | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |     |     |     |     |          |             |           |
| SLHS-M2-UCL   | M2    | 0.4  | 5  | 6 | 8 | 10 | 12 |    |    |    |    | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全ねじ      | 0.13 - 0.29 | 10        |
| SLHS-M2.5-UCL | M2.5  | 0.45 | 5  | 6 | 8 | 10 | 12 |    |    |    |    | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1   | 全ねじ      | 0.26 - 0.47 | 10        |
| SLHS-M3-UCL   | M3    | 0.5  | 5  | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |    |    | 5.5 | 2   | 2   | 1.5 | 12(L=20) | 0.5 - 1.2   | 10        |
| SLHS-M4-UCL   | M4    | 0.7  |    | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |    | 7   | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ      | 1.1 - 2.8   | 10        |
| SLHS-M5-UCL   | M5    | 0.8  |    |   | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 8.5 | 3.5 | 3   | 2.7 | 16(L=30) | 1.8 - 4.9   | 10        |
| SLHS-M6-UCL   | M6    | 1    |    |   | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 10  | 4   | 4   | 3   | 18(L=30) | 3.1 - 7.1   | 10        |

\*1: Lが( )の寸法以外の場合は全ねじです。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

### SLHS-M5-20-UCL

1 バラ売り  
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包  
クリーン洗浄・クリーン梱包済み

ねじカット  
対応可・別料金

ゆるみ止め  
対応不可

脱落防止加工  
対応不可