




# SNSL-UCL 六角穴付きボルト(SUS316L / クリーン洗浄・クリーン梱包済み)

クリーン 耐薬品 非磁性 SUS ステンレス

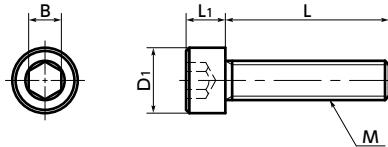

## ● 材質・仕上げ

	SNSL-UCL	RoHS
本体	SUS316L USC洗浄	
強度区分	A4-70	



- SUS316L製の六角穴付きボルトです。
- SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- SUS316Lは非磁性です。
- SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。
- 基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。
- クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。
- FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。

## ● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械

単位:mm

品番①	M(並目)		L ②	D1	L1	B	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ						
SNSL-M3-UCL	M3	0.5	5 6 8 10 12 16	5.5	3	2.5	0.67 - 1.2	10
SNSL-M4-UCL	M4	0.7	5 6 8 10 12 16 20 25	7	4	3	1.4 - 3.2	10
SNSL-M5-UCL	M5	0.8	6 8 10 12 16 20 25	8.5	5	4	2.2 - 4.8	10
SNSL-M6-UCL	M6	1	8 10 12 16 20 25 30	10	6	5	4.3 - 8.3	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SNSL-M5-25-UCL

①

②

①

1 バラ売り  
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包  
クリーン洗浄・クリーン梱包済み

ねじカット  
対応可・別料金

ゆるみ止め  
対応不可

脱落防止加工  
対応不可