




SNSS-RY 六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理)


◆ 真空 ◆ かじり・焼きつき防止 ◆ 耐薬品 ◆ 反射防止 ◆ SUS ステンレス

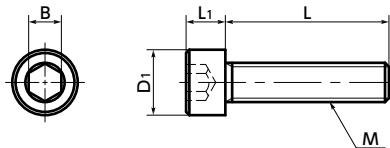

● 締めつけ特性(参考)

品番: SNSS-M5 - 25-RY

⇒ P.xxxx

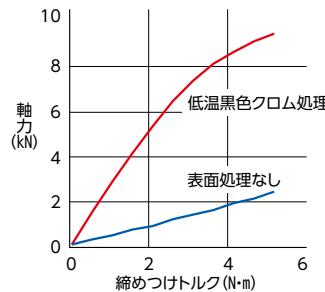

- 耐蝕性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。

- アウトガスが少なく真空環境下で使用できます。

- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。

- 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。

- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。

● 用途

かじり・焼きつき防止/反射防止

光学機器/FPD製造装置/半導体製造装置

● 材質・仕上げ



SNSS-RY	
本体	SUSXM7 (SUS304相当) 低温黒色クロム処理 ^{*1}
強度区分	A2-70

*1: SNSS-RY は表面処理を低温黒色クロム処理に変更しました。

単位:mm

品番	M(並目) ねじの呼び ピッチ	L											D1	L1	B	質量(g)	
			5	6	8	10	12	16	20	25	30	35					
SNSS-M3-RY	M3	0.5	5	6	8	10	12	16	20				5.5	3	2.5	0.67 - 1.4	
SNSS-M4-RY	M4	0.7		6	8	10	12	16	20	25			7	4	3	1.5 - 3.2	
SNSS-M5-RY	M5	0.8			8	10	12	16	20	25			8.5	5	4	2.5 - 4.8	
SNSS-M6-RY	M6	1				10	12	16	20	25	30		10	6	5	4.7 - 8.3	
SNSS-M8-RY	M8	1.25						16	20	25	30	35	13	8	6	12 - 19	
SNSS-M10-RY	M10	1.5							20	25	30	35	40	16	10	8	23 - 33

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSS-M5-16-RY

Thread Size Length Product Code"/>

バラ売り → P.XXXX	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.XXXX	ねじカット → P.XXXX	ゆるみ止め → P.XXXX	脱落防止加工 → P.XXXX
1本から注文できるため対象外 対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可	お問い合わせください