




SSC-SVSS 六角穴付き脱落防止ねじ(ガス抜き穴つき)

◆ 真空 ◆ クリーン SUS ステンレス

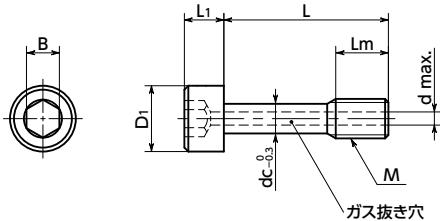


● 材質・仕上げ

	SSC-SVSS	RoHS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)	
強度区分	A2-70	

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SSC-SVSS** のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSC-SVSS** のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSC-SVSS** がカバーから抜け落ちることはありません。

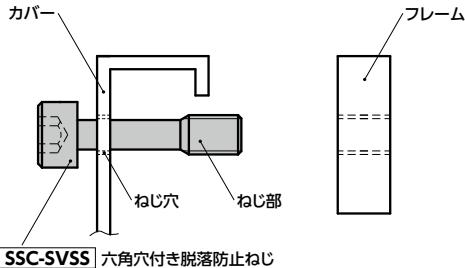**SSC-SVSS** 六角穴付き脱落防止ねじ

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。



● ガス抜き穴つきの脱落防止ねじ。

- 六角穴付きボルトタイプ。
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

● 用途


保護カバー・点検用カバーの固定

CEマーキング対応

工作機械/食品機械/電気・電子機器/真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスは**SSC-SVSS** で、カバー内に溜まったガスは**SWAS-VF** で排出します。

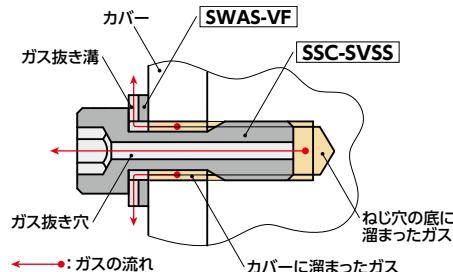

単位:mm

品番①	M(並目)		L②							Lm	D1	L1	B	dc	d max.	最大締めつけトルク ^{*1} (N・m)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ															
SSC-SVSS-M3	M3	0.5	8	10	12	16				4	5.5	3	2.5	2.2	1.2	0.75	0.8 - 1.2
SSC-SVSS-M4	M4	0.7		10	12	16	20			5	7	4	3	3	1.5	1.8	1.8 - 2.7
SSC-SVSS-M5	M5	0.8			12	16	20	25		6	9	5	4	3.9	1.5	4.8	3 - 4.8
SSC-SVSS-M6	M6	1			12	16	20	25	30	8	10	6	5	4.5	2	7.2	5.1 - 8.3
SSC-SVSS-M8	M8	1.25			16	20	25	30	35	40	10	13	8	6	6.3	21	12 - 21

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 関連商品

キリ穴部のガス抜きには**SWAS-VF** をご利用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSC-SVSS-M6-12

①

②

同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

1 パラ売り

クリーン洗浄・クリーン梱包

ねじカット

ゆるみ止め

脱落防止加工

1本から注文できるため対象外

クリーン洗浄・クリーン梱包済み

対応不可

対応不可

脱落防止加工済み