




SSH-S-UCL 六角穴付き極低頭ボルト(SUSXM7 / クリーン洗浄・クリーン梱包済み)

スペース クリーン SUS ステンレス

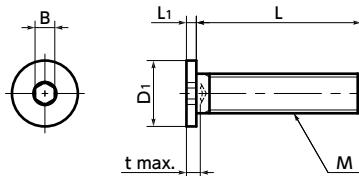

● 材質・仕上げ

	SSH-S-UCL	RoHS
本体	SUSXM7 (SUS304相当) USC洗浄	
強度区分	A2-50	



- SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。
- FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
- SUS316L製の[SSHL-UCL]があります。

SSHL-UCL

SSH-S-UCL



[SSHL-UCL]は[SSH-S-UCL]と区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。

● 用途

機器・装置の省スペース化
FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械

品番①	M(並目)		L ②	D1	L1	B	t max.	質量(g)	単位:mm 1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ							
SSH-S-M2-UCL	M2	0.4	4 5 6 8 10 12	4	1.1	1.3	1.2	0.11 - 0.29	10
SSH-S-M2.5-UCL	M2.5	0.45	4 5 6 8 10 12	5	1.3	1.3	1.5	0.23 - 0.47	10
SSH-S-M3-UCL	M3	0.5	4 5 6 8 10 12	6	1.3	1.5	2	0.36 - 0.69	10
SSH-S-M4-UCL	M4	0.7	6 8 10 12 16	8	1.5	2	2.5	0.89 - 1.6	10
SSH-S-M5-UCL	M5	0.8	6 8 10 12 16 20 25	9	1.5	3	3	0.73 - 3.3	10
SSH-S-M6-UCL	M6	1	6 8 10 12 16 20 25 30	10	1.5	3	4	1.2 - 5.5	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSH-S-M5-12-UCL

①

②

①

1 バラ売り
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包
クリーン洗浄・クリーン梱包済み

ねじカット
対応可・別料金

ゆるみ止め
対応不可

脱落防止加工
対応不可