


**SVLS** 六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き穴つき)

◆ 真空 ◆ スペース ◆ クリーン ◆ SUS ステンレス

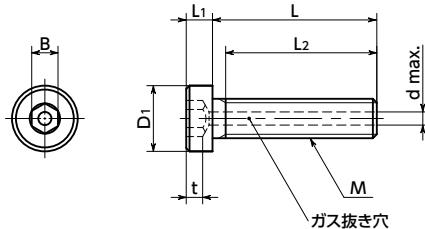

## ● 材質・仕上げ

**SVLS**

本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくなり、真空装置の真空引きをサポートします。

- 頭部高さの低い六角穴付きボルト。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。

- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

## ● 用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

単位:mm

品番 <b>1</b>	M(並目)		L <b>2</b>							D1	L1	B*1	t	L2*2	d	質量(g)	1袋 入り数	
	ねじの呼び	ピッチ																
<b>SVLS-M3</b>	M3	0.5	5	6	8	10	12			5.5	2	2	1.5	全ねじ	1.2	0.49 - 0.78	20	
<b>SVLS-M4</b>	M4	0.7		6	8	10	12	16		7	2.8	2.5	2.3	全ねじ	1.5	1.1 - 1.9	20	
<b>SVLS-M5</b>	M5	0.8			8	10	12	16	20	8.5	3.5	3	2.7	全ねじ	1.5	1.8 - 3.3	10	
<b>SVLS-M6</b>	M6	1			8	10	12	16	20	10	4	4	3	全ねじ	2	3.1 - 5.3	10	
<b>SVLS-M8</b>	M8	1.25				10	12	16	20	35	13	5	5	3.8	22 (L=35)	2	7.2 - 16	10
<b>SVLS-M10</b>	M10	1.5					16	20	25	30	16	6	6	4.5	全ねじ	3	15 - 22	5


\*1: **SVLS-M10** は六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。

\*2: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

## ● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

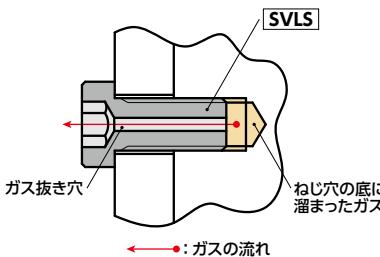

## ● 関連商品

キリ穴部のガス抜きには **SWAS-VF**  
をご利用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SVLS-M5-20****1****2**

● パラ売り  
対応可・別料金

● クリーン洗浄・クリーン梱包  
クリーン洗浄・クリーン梱包済み

● ねじカット  
対応可・別料金

● ゆるみ止め  
対応不可

● 脱落防止加工  
お問い合わせください