




SVSH-C22 六角穴付きボルト(ハステロイ C - 22相当 / ガス抜き穴つき)

◆ 真空 ◆ クリーン ◆ 耐薬品

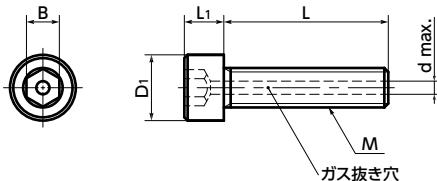

● 材質・仕上げ



SVSH-C22

本体 UNS N06022(ハステロイ*1C-22相当)

*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。

● 機械的性質

	ハステロイ(UNS N06022)	SUS304
引張強さ(N/mm ²)	690以上	520以上
0.2%耐力(N/mm ²)	310以上	205以上
伸び(%)	45以上	40以上

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 物性

	ハステロイ(UNS N06022)	SUS304
比重	8.69	7.93
綫弾性係数(GPa)	206	193
比熱(J/kg・K)	414	500
電気抵抗率(μΩ・m)	1.14	0.7
線膨張係数(K ⁻¹)	12.4×10 ⁻⁶	17.3×10 ⁻⁶

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。



- ハステロイC-22六角穴付きボルト **SNSH-C22** のガス抜き穴つきタイプ。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。
- 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。 ➔ P.xxxx
- 腐食環境下での真空引きのサポートに。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。 ➔ P.xxxx

● 用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/プリント基板エッキング装置/金属表面処理設備/化学プラント

単位:mm

品番 ①	M(並目)		L ②									6	8	10	12	16	D1	L1	B	d max.	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ		6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55					
SVSH-M3-C22	M3	0.5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	5.5	3	2.5	1.2	0.79 - 1.5	
SVSH-M4-C22	M4	0.7		8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	7	4	3	1.5	1.8 - 3.5	
SVSH-M5-C22	M5	0.8			10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	8.5	5	4	1.5	3 - 5.3	
SVSH-M6-C22	M6	1				12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	10	6	5	2	5.6 - 9.2	
SVSH-M8-C22	M8	1.25					16	20	25	30	35	40	45	50	55	13	8	6	2	13 - 21	

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVSH-M5-16-C22

① ② ③

同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

1 パラ売り ➔ P.xxxx

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➔ P.xxxx

ねじカット ➔ P.xxxx

ゆるみ止め ➔ P.xxxx

脱落防止加工 ➔ P.xxxx

1本から注文できるため対象外

クリーン洗浄・クリーン梱包済み

対応可・別料金

対応不可

お問い合わせください