




SVSH-C276

六角穴付きボルト(ハスチロイ C - 276相当 / ガス抜き穴つき)

◆ 真空 ◆ クリーン ◆ 耐薬品

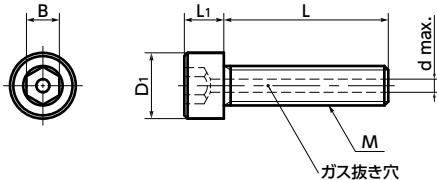

● 材質・仕上げ

**SVSH-C276**

本体 UNS N10276 (ハスチロイ*1C-276相当)

*1: Hastelloy およびハスチロイはヘインズ社の登録商標です。

● 機械的性質

| | ハスチロイ (UNS N10276) | SUS304 |
|-----------------------------|--------------------|--------|
| 引張強さ (N/mm ²) | 690以上 | 520以上 |
| 0.2%耐力 (N/mm ²) | 283以上 | 205以上 |
| 伸び (%) | 40以上 | 40以上 |

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 物性

| | ハスチロイ (UNS N10276) | SUS304 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 比重 | 8.89 | 7.93 |
| 綾弾性係数 (GPa) | 205 | 193 |
| 比熱 (J/kg・K) | 427 | 500 |
| 電気抵抗率 (μΩ・m) | 1.23 | 0.7 |
| 線膨張係数 (K ⁻¹) | 11.2×10 ⁻⁶ | 17.3×10 ⁻⁶ |

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● ハスチロイ C-276 六角穴付きボルト **[SNSH-C276]** のガス抜き穴つきタイプ。

- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- ハスチロイ C-276 は一般的なタイプのハスチロイです。
- 酸化性・還元性の塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。
→ P.XXXX

● 腐食環境下での真空引きのサポートに。

● クリーン洗浄・クリーン梱包済み。→ P.XXXX

● 湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素にも耐えるハスチロイ C-22 の六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) **[SVSH-C22]** があります。→ P.XXXX

● 用途

真空装置/真空容器/FPD 製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/プリント基板エッキング装置/金属表面処理設備/化学プラント

単位: mm

| 品番 ① | M(並目) | | L ② | D1 | L1 | B | d max. | 質量(g) |
|---------------------|-------|------|------------------|-----|----|-----|--------|------------|
| | ねじの呼び | ピッチ | | | | | | |
| SVSH-M3-C276 | M3 | 0.5 | 6 8 10 12 16 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.81 - 1.6 |
| SVSH-M4-C276 | M4 | 0.7 | 8 10 12 16 20 25 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.9 - 3.6 |
| SVSH-M5-C276 | M5 | 0.8 | 10 12 16 20 25 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 3.1 - 5.4 |
| SVSH-M6-C276 | M6 | 1 | 12 16 20 25 30 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5.8 - 9.5 |
| SVSH-M8-C276 | M8 | 1.25 | 16 20 25 30 35 | 13 | 8 | 6 | 2 | 14 - 22 |

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVSH-M5-16-C276

① ② ③

同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

バラ売り → P.XXXX

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.XXXX

ねじカット → P.XXXX

ゆるみ止め → P.XXXX

脱落防止加工 → P.XXXX

1本から注文できるため対象外

クリーン洗浄・クリーン梱包済み

対応可・別料金

対応不可

お問い合わせください