


SVSHL 六角穴付き極低頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)



真空
 スペース
 クリーン
 非磁性
 SUS ステンレス

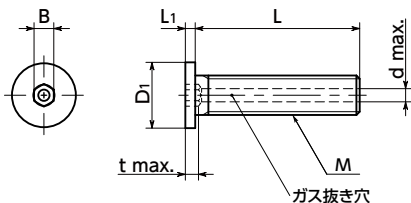


● 材質・仕上げ



	SVSHL
本体	SUS316L
強度区分	A4-70

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

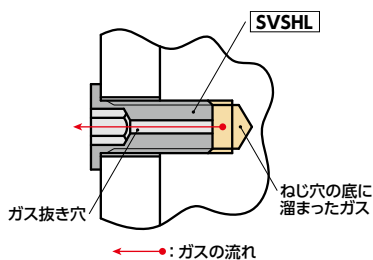

- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 高強度の六角穴付き極低頭ボルト。頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- 非磁性。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒ P.xxxx
- **SVSHL** は **SVSHS** と区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。

● 用途

真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2				D1	L1	B	t max.	d max.	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ											
SVSHL-M3	M3	0.5	6	8	10		6	1.3	1.5	2	1.2	0.41 - 0.58	10
SVSHL-M4	M4	0.7	6	8	10		8	1.5	2	2.5	1.5	0.72 - 1.1	10
SVSHL-M5	M5	0.8		8	10	12	9	1.5	3	3	1.5	1.4 - 1.9	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVSHL-M3-10



バラ売り ⇒ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	ねじカット ⇒ P.xxxx	ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	脱落防止加工 ⇒ P.xxxx
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	対応不可