


**SVSL** 六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)

◆ 真空 ◆ クリーン ◆ 耐熱 SUS ステンレス

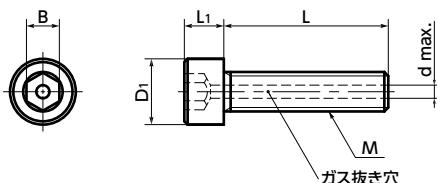

- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくなり、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。→ P.xxxx

● 用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡


● 材質・仕上げ



SVSL	
本体	SUS316L
強度区分	A4-70

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスは **SVSL** で、キリ穴に溜まったガスは **SWAS-VF** (→ P.xxxx) で排出します。

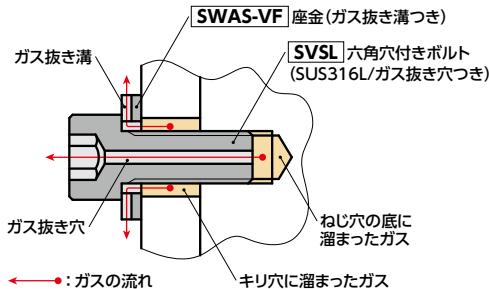

品番	M(並目)		L											D1	L1	B	d	質量(g)	単位:mm 1袋入り数	
	ねじの呼び	ピッチ																		
SVSL-M3	M3	0.5	5	6	8	10	12	16							5.5	3	2.5	1.2	0.67 - 1.2	20
SVSL-M4	M4	0.7	5	6	8	10	12	16	20	25					7	4	3	1.5	1.4 - 3.2	20
SVSL-M5	M5	0.8		6	8	10	12	16	20	25					8.5	5	4	1.5	2.2 - 4.8	10
SVSL-M6	M6	1			8	10	12	16	20	25	30				10	6	5	2	4.3 - 8.3	10
SVSL-M8	M8	1.25					12	16	20	25	30	35			13	8	6	2	11 - 19	10
SVSL-M10	M10	1.5						16	20	25	30	35	40		16	10	8	3	21 - 33	5
SVSL-M12	M12	1.75								30	35	40	45	18	12	10	3	39 - 50	5	

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

キリ穴部のガス抜きには **SWAS-VF**

をご利用ください。

→ P.xxxx



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVSL-M5-25

①

②

1 バラ売り → P.xxxx

2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

3 ねじカット → P.xxxx

4 ゆるみ止め → P.xxxx

5 脱落防止加工 → P.xxxx

対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包済み

対応可・別料金

対応不可

お問い合わせください