


**SVSQS 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)**

◆ 真空 ◆ クリーン ◆ 簡単作業 ◆ SUS ステンレス

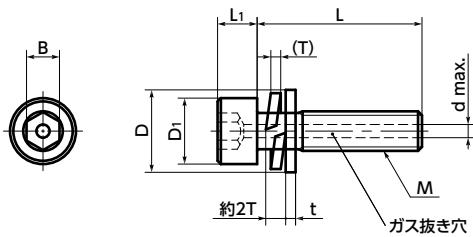

- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:l=3)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
- 座金の組み込み作業が不要。クリーンルーム内での手袋による作業が容易になります。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

● 用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

● 材質・仕上げ



		SVSQS												
ねじ本体		SUSXM7 (SUS304相当)												
ねじ本体強度区分		A2-70												
平座金		SUS304												
ばね座金		SUS304												

単位:mm

品番 ①	M(並目)		L ②	D1	D	L1	B	t	T	d	質量(g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ										
SVSQS-M3	M3	0.5	5 6 8 10 12 16	5.5	7	3	2.5	0.5	0.7	1.2	0.9 - 1.4	20
SVSQS-M4	M4	0.7	6 8 10 12 16 20	7	9	4	3	0.8	1	1.5	2.1 - 4.7	10
SVSQS-M5	M5	0.8	8 10 12 16 20 25	8.5	10	5	4	1	1.3	1.5	3.4 - 8	10
SVSQS-M6	M6	1	10 12 16 20 25 30	10	12.5	6	5	1.6	1.5	2	6.9 - 15	10
SVSQS-M8	M8	1.25	12 16 20 25 30 35	13	17	8	6	1.6	2	2	15 - 29	10
SVSQS-M10	M10	1.5	16 20 25 30 35 40	16	21	10	8	2	2.5	3	29 - 47	5
SVSQS-M12	M12	1.75	30 35 40 45 50 18	18	24	12	10	2.5	3	3	51 - 66	5

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVSQS-M5-25

①

②

1 バラ売り → P.XXXX
対応可・別料金2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.XXXX
クリーン洗浄・クリーン梱包済み3 ねじカット → P.XXXX
対応可・別料金4 ゆるみ止め → P.XXXX
対応不可5 脱落防止加工 → P.XXXX
お問い合わせください