




SVSS(INCH) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)

◆ 真空 ◆ クリーン ◆ SUS ステンレス

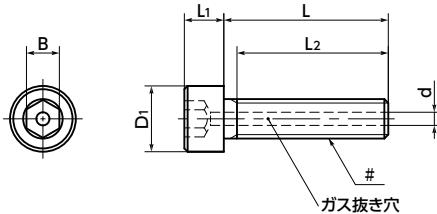

● 用途

真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡

● 材質・仕上げ

	SVSS(INCH)	RoHS
本体	SUS304相当	
強度区分	A2-50	

- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- インチねじタイプ。
- ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。→ P.xxxx

品番 ①	#ねじの呼び	L ②											D1	L1	L2	B	d max. (mm)	質量(g)	1袋入り数	単位 : inch		
			3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4													
SVSS-#4-40	No.4-40UNC	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4					0.183	0.112	全ねじ	3/32	1	0.51 - 1.1	10			
SVSS-#5-40	No.5-40UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4					0.205	0.125	全ねじ	3/32	1.2	0.78 - 1.4	10			
SVSS-#6-32	No.6-32UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4					0.226	0.138	全ねじ	7/64	1.2	0.98 - 1.7	10			
SVSS-#8-32	No.8-32UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1			0.27	0.164	0.88	9/64	1.5	1.6 - 3.2	10			
SVSS-#10-24	No.10-24UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1			0.312	0.19	0.88	5/32	1.5	2.3 - 4.4	10			
SVSS-#10-32	No.10-32UNF		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1			0.312	0.19	0.88	5/32	1.5	2.3 - 4.6	10			
SVSS-1 / 4-20	1/4-20UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.375	0.25	1	3/16	2	4.3 - 13	10	

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVSS-#4-40-1/4①②

バラ売り → P.xxxx
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
クリーン洗浄・クリーン梱包済み

ねじカット → P.xxxx
対応可・別料金

ゆるみ止め → P.xxxx
対応不可

脱落防止加工 → P.xxxx
お問い合わせください