



**SVSX** 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

◆ 真空 ◆ クリーン ◆ 耐熱 ◆ 耐薬品 ◆ 非磁性 ◆ 高強度 ◆ SUS ステンレス

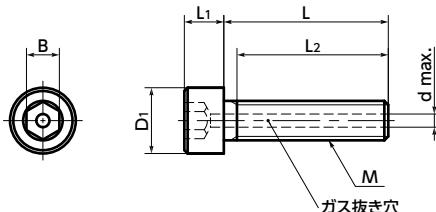

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスは **SVSX** で、キリ穴に溜まったガスは **SWAS-VF** (\rightarrow P.xxxx) で排出します。

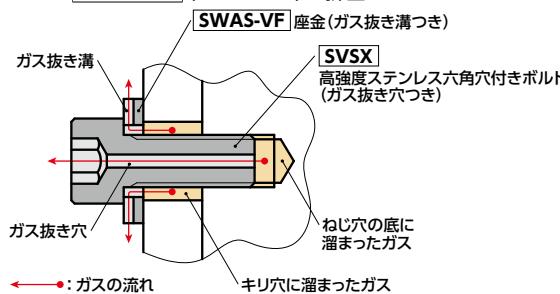

● 高強度ステンレス製(強度区分 8.8)。

● ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。

● 耐熱性・耐蝕性にすぐれています。

● 非磁性。

● クリーン洗浄・クリーン梱包済み。 \rightarrow P.xxxx

● SUS316LHiMoの特性について \rightarrow P.xxxx

● 用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

● 材質・仕上げ



		SVSX									
本体		SUS316L HiMo									
強度区分		8.8									

単位:mm

品番	M(並目) ねじの呼び ①		L ②								D1	L1	L2*1	B	d	質量(g)
	ねじの呼び ①	ピッチ	6	8	10	12	16	20	25	30						
SVSX-M3-88	M3	0.5	6	8	10	12	16	20	25	30	5.5	3	18(L=25)	2.5	1.2	0.71 - 1.6
SVSX-M4-88	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25	30	7	4	全ねじ	3	1.5	1.5 - 3.2
SVSX-M5-88	M5	0.8			10	12	16	20	25	30	8.5	5	22(L=30)	4	1.5	2.7 - 5.6
SVSX-M6-88	M6	1				12	16	20	25	30	10	6	全ねじ	5	2	5.1 - 8.3

*1: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

● 関連商品

キリ穴部のガス抜きには **SWAS-VF** をご利用ください。

\rightarrow P.xxxx



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVSX - M5 - 25 - 88

商品記号 **①** **②** 強度区分

同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

1 パラ売り \rightarrow P.xxxx

クリーン洗浄・クリーン梱包 \rightarrow P.xxxx

ねじカット \rightarrow P.xxxx

ゆるみ止め \rightarrow P.xxxx

脱落防止加工 \rightarrow P.xxxx

1本から注文できるため対象外

クリーン洗浄・クリーン梱包済み

対応可・別料金

対応不可

お問い合わせください