




SVTS 六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)

◆ 真空 ◆ クリーン ◆ SUS ステンレス

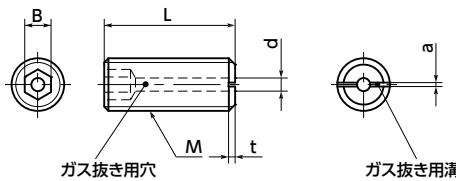

- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。

- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。→ P.XXXX

● 用途

真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡

● 材質・仕上げ



		SVTS											
本体		SUSXM7(SUS304相当)											

単位: mm

品番 ①	M(並目)		L ②										B	a	t min.	d max.	質量(g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ	4	6	8	10	12	15	20	25	30	35						
SVTS-M3	M3	0.5	4	6	8	10	12	15	20	25	30	35	1.5	0.4	0.3	1.2	0.2 - 0.7	20
SVTS-M4	M4	0.7		6	8	10	12	15	20	25	30	35	2	0.4	0.3	1.5	0.4 - 1.6	20
SVTS-M5	M5	0.8		6	8	10	12	15	20	25	30	35	2.5	0.5	0.5	1.5	0.7 - 3.1	20
SVTS-M6	M6	1			8	10	12	15	20	25	30	35	3	0.5	0.5	2	1.4 - 5.3	20
SVTS-M8	M8	1.25				10	12	15	20	25	30	35	4	0.6	0.5	2	3.2 - 11.2	20

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVTS-M5-10

①

②

1 バラ売り → P.XXXX
対応可・別料金

2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.XXXX
クリーン洗浄・クリーン梱包済み

3 ねじカット → P.XXXX
対応不可

4 ゆるみ止め → P.XXXX
対応不可

5 脱落防止加工 → P.XXXX
対応不可